



570 = CAT5E

576 = CAT6

Reemplace -**YYY** por:

001 = 1ft 005 = 5ft 010 = 10ft 025 = 25ft 075 = 75ft

003 = 3ft 007 = 7ft 014 = 14ft 050 = 50ft 100 = 100ft

Colores Disponibles -**XXX**:

-100

-110

-115

-120

-125

-130

-135

-140

-145

## Características Generales

- Cables de Parcheo o "Patch Cords" categoría 6 & 5E.
- Rendimiento conforme a ANSI/TIA-568.2-D
- Conector tipo "Snagless" que evita enganche en la desconexión.
- Reduce drásticamente la impedancia y las pérdidas por retorno (SRL).
- Cada uno de los pares individuales está unido entre sí para ayudar a mantener la distancia de torsión en toda la línea hasta el punto de terminación.
- Construido con cable de cobre de alta calidad, este diseño minimiza los niveles de diafonía en el extremo cercano (NEXT).
- La bota moldeada proporciona un alivio adicional de la tensión.
- Este producto cumple las restricciones de materiales del artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65/UE), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
- Garantía de componente de 2 años.

## Estándares

TIA-568.2-D

UL94V-0

Artículo 800 de ANSI/NFPA 70

RoHS Compliant

## Información Técnica

Nivel de Rendimiento: Cat6 - 1Gbit/s  
Cat5E - 100Mbit/s

Tipo de Conector: Unshielded - U/UTP

Tipo de Chaqueta: PVC

Resistencia DC: 9.38 Ohm / 100m

Impedancia: 100 Ohm

Calibre: 24 AWG Stranded Bare Copper


Temperatura de Operación: 60 C

Conector: Chapado en 50 micras de oro

Voltaje de operación: 30V

País de Fabricación: Vietnam

Medidas Cat5E

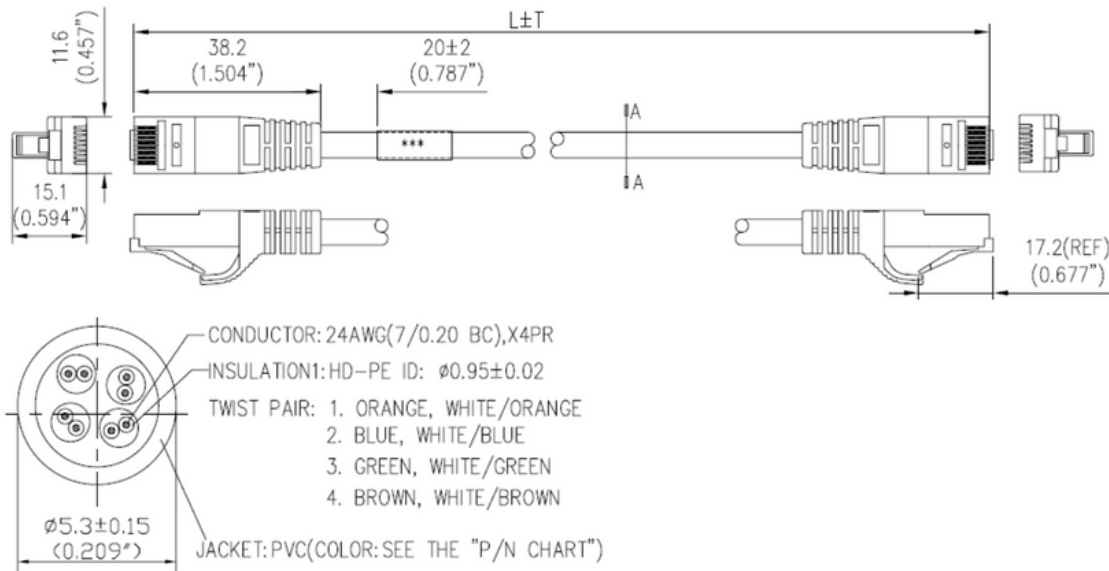

Medidas Cat6

