

Legrand Datacom - Q-Series Patch Cords

Reemplace -**YYY** por:

001 = 1ft 005 = 5ft 010 = 10ft 025 = 25ft 100 = 100ft

003 = 3ft 007 = 7ft 014 = 14ft 050 = 50ft

Colores Disponibles -**XXX**:

Características Generales

- Cables de Parcheo o "Patch Cords" categoría 6A.
- Rendimiento conforme a ANSI/TIA-568.2-D para 10 Gbps.
- Conector tipo "Snagless" que evita enganche en la desconexión.
- Cumple y excede los estándares de la industria para NEXT, FEXT, AXT y pérdidas por retorno.
- Construido con cable de cobre de alta calidad.
- La bota moldeada proporciona un alivio adicional de la tensión.
- Este producto cumple las restricciones de materiales del artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65/UE), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
- Garantía de componente de 2 años.

Estándares


TIA-568.2-D
UL94V-0
Artículo 800 de ANSI/NFPA 70
PEP EcoPassport
RoHS Compliant

Información Técnica

Nivel de Rendimiento: Cat6A - 10 Gbit/s
Tipo de Conector: Unshielded - U/UTP
Tipo de Chaqueta: PVC - CM
Impedancia: 100 Ohm
Calibre: 26 AWG Stranded Bare Copper
Temperatura de Operación: 60 C
Conector: Chapado en 50 micras de oro
País de Fabricación: Vietnam



Medidas Cat6A

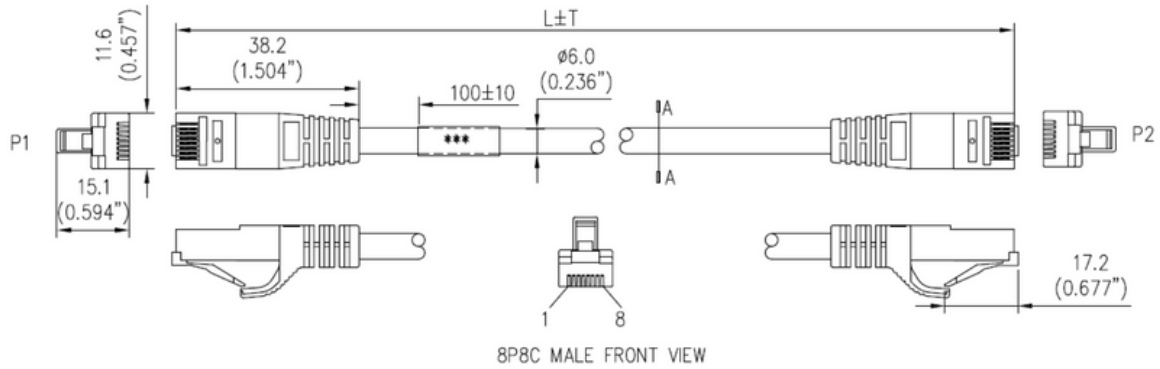

PIN OUT	
P1	P2
26AWG 1	1 WHITE/ORANGE
26AWG 2	2 ORANGE
26AWG 3	3 WHITE/GREEN
26AWG 6	6 GREEN
26AWG 5	5 WHITE/BLUE
26AWG 4	4 BLUE
26AWG 7	7 WHITE/BROWN
26AWG 8	8 BROWN
> 1 PAIR	

