



Características Generales

- Conector modular de 8 posiciones categoría 6A, 6 y 5E de terminación en campo.
- Conforme con MPTL según ANSI/TIA-568.2-D.
- Posibilidad de cableado T568A o T568B.
- Terminación rápida que reduce el tiempo de instalación.
- No requiere herramientas especiales.
- Incluye etiqueta de cableado y admite una terminación tipo IDC.
- Soporta conductores sólidos 22-26 AWG y conductores trenzados 23-27 AWG.
- Circuitos integrados que ofrece un mejor control y eliminan el ruido entre los conductores.
- Contactos de clavija con chapado de 50 micropulgadas.
- Admite hasta 5 reterminaciones.
- Empaque incluye 5 unidades.
- Calificado para 1.5+ amperios en aplicaciones PoE.
- Cumple con la normativa RoHS, sin plomo.
- Garantía de componente de 5 años.

Estándares

TIA-568.2-D
UL 1863
UL Rated 2043 for Plenum Spaces
IEEE 802.3af / 802.3at, 802.3bt Type 3 and Type 4
4PPoE Certified
RoHS Compliant

Información Técnica

Nivel de Rendimiento: 6A - 10Gbit/s
6 - 5Gbit/s
5E - 2.5Gbit/s

Tipo de Conector: Unshielded

Capacidad PoE: IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt Tipo 3 y 4.

Corriente Nominal: Máximo 1.5+A


Calibres Soportados: Conductores sólidos 22-26 AWG
Conductores trenzados 23-27 AWG

Durabilidad IDC: 5 inserciones de cualquier combinación de calibre de cable.

Temperatura de Operación: -40 + 70 C

País de Fabricación: China

Detalle Isométrico

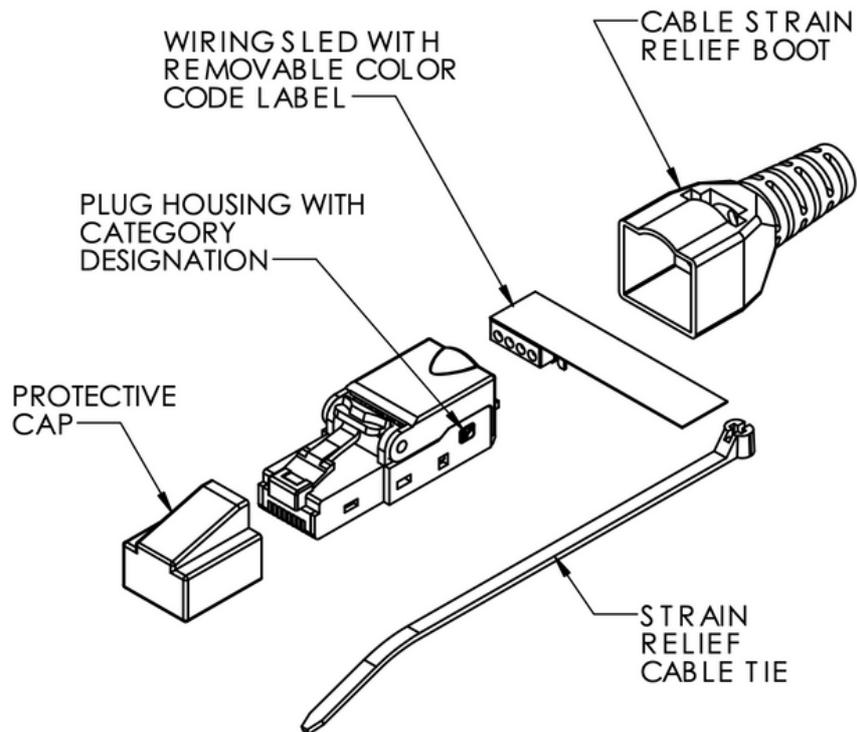

Medidas

