


Toma telefónico sencillo RJ11, 4 hilos

AF2082EB
AF2082EM
AF2082EBCH
AF2082EANG

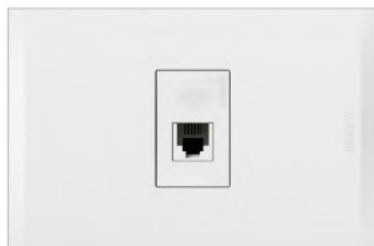


Tipo

Conectores RJ 11 para transmisión de datos / teléfono.
Especialmente diseñado para transmisión de datos y comunicación telefónica.

Rango


Designación	Artículo
Modus4 - Toma RJ11 - BLANCO	AF2082EB
Modus4 - Toma RJ11 - MARFIL	AF2082EM
Modus4 - Toma RJ11 - CHAMPAGNE	AF2082EBCH
Modus4 - Toma RJ11 - NEGRO	AF2082EANG

Dimensiones totales [mm]

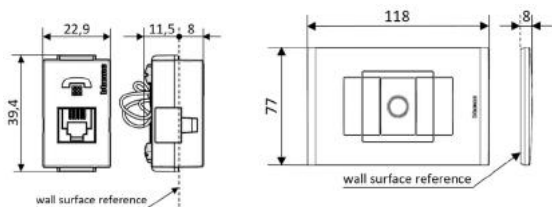

Conexión

Tipo de terminales: con tornillos
Capacidad del terminal: 1 x 20
AWG Longitud de pelado: 10 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos.

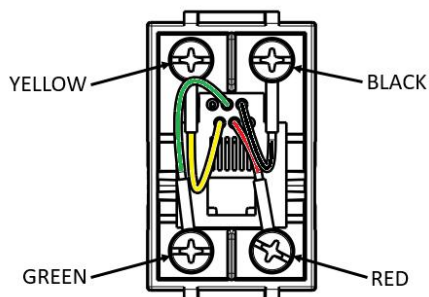

Características técnicas

Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP20D

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

Características del material

Terminales: latón

Cables: cobre 30AWG

Cubierta y cuerpo de la llave: ABS Libre de halógenos resistente a los rayos UV

Autoextinguible: 650 ° C / 30 s para otras partes hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Resistencia de contacto $\leq 20 \text{ M}\Omega$

Resistencia de aislamiento $1000 \text{ M}\Omega$

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 ° C a + 70 ° C

Temperatura de uso: -5 ° C a + 35 ° C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Consulte el catálogo electrónico