

Pulsador para timbre unipolar 10A

AF2102EB
AF2102EM
AF2102EBCH
AF2102EANG


Tipo

Pulsador para timbre

Rango
Designación

interruptor unidireccional 1P - 15A 127V ~BLANCO
interruptor unidireccional 1P - 15A 127V ~MARFIL
interruptor unidireccional 1P - 15A 127V ~CHAMPAGNE
interruptor unidireccional 1P - 15A 127V ~NEGRO

Artículo

AF2102EB
AF2102EM
AF2102EBCH
AF2102EANG

Características técnicas

Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta)

Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 02

Características del material

Soporte: Polipropileno PP Cubierta: ABS resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

850 ° C / 30 s para piezas aislantes que mantienen piezas

vivas en su lugar 650 ° C / 30 s para otras piezas hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Voltaje: 127 a 250 V ~

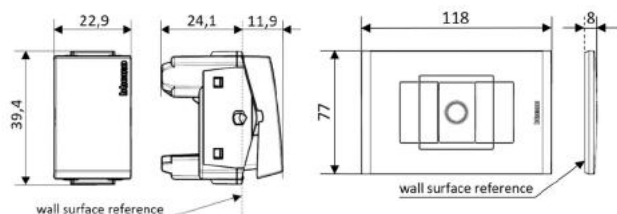
Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 10A

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 ° C a + 70 ° C

Temperatura de uso: 0 ° C a + 35 ° C

Dimensiones totales [mm]

Conexión

Tipo de terminales: abrazaderas de tornillo

Capacidad del terminal: 2 x 4 mm²

Longitud de pelado: 9 mm

Compatible con cables flexibles o rígidos.

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.
Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC 60669-1.