

Zumbador 127V

AF2149EB127

AF2149EM127

AF2149EBCH127

AF2149EANG127




### Tipo

Dispositivos de señal acústica: zumbador

### Rango

| Designación                          | Artículo      |
|--------------------------------------|---------------|
| Nobile - Zumbador 127V ~ - BLANCO    | AF2149EB127   |
| Nobile - Zumbador 127V ~ - MARFIL    | AF2149EM127   |
| Nobile - Zumbador 127V ~ - CHAMPAGNE | AF2149EBCH127 |
| Nobile - Zumbador 127V ~ - NEGRO     | AF2149EANG127 |

### Dimensiones totales [mm]

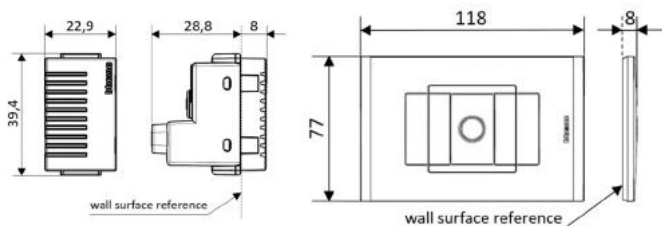

### Conexión

Tipo de terminales: con tornillos  
 Capacidad del terminal: 1 x 2,5 mm²  
 Longitud de pelado: 10 mm  
 Compatible con cables rígidos o flexibles

### Características técnicas

#### Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40

#### Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

#### Características del material

Cubierta de la llave: ABS

Soporte: policarbonato PC

Libre de halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible: 850 °C / 30 s para partes aislantes que mantienen las partes activas en su lugar  
 650 °C / 30 s para otras piezas de materiales aislantes

#### Características eléctricas

Voltaje: 230 V ~

Corriente: 12VA

Frecuencia: 50Hz

#### Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 °C a + 70 °C

Temperatura de uso: -5 °C a + 35 °C

### Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No utilice acetona, agentes de limpieza que contenga alquitrán o tricloroetileno.

**Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.**

### Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC / EN 62080