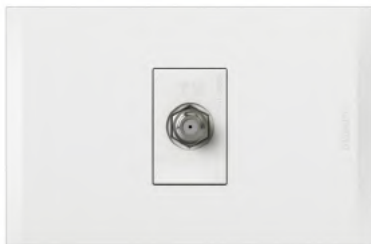


Toma de TV tipo F

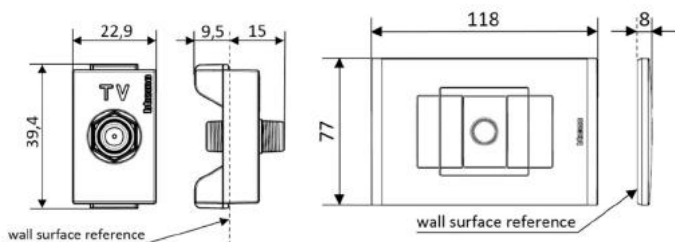
AF2152E1B
AF2152E1M
AF2152E1BCH
AF2152E1ANG


Tipo

Toma de TV tipo F

Rango

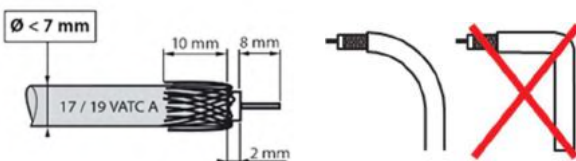
Designación	Artículo
Nobile - Toma de TV tipo F - color BLANCO	AF2152E1B
Nobile - Toma de TV tipo F - color MARFIL	AF2152E1M
Nobile - Toma de TV tipo F - color CHAMPAGNE	AF2152E1BCH
Nobile - Toma de TV tipo F - color NEGRO	AF2152E1ANG

Dimensiones totales [mm]

Conexión

Utilice cable coaxial con impedancia característica 75 Ω

Longitud de pelado

Precauciones de cableado


Actuación

Z ₀	Ω	—	B1	FM	VHF	UHF	SATIF
Ohm	-----	22/0.6	40-68	87.5-108	120-470	470-862	950-2150
Ω	V/mA	KHz/V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
75	500 mA						1.5 dB

Características técnicas
Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP20D

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

Características del material

Cubierta de la llave: ABS libre de halógenos resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

650 ° C / 30 s para otras partes hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Impedancia característica: Z₀₀ = 75 Ω

Impedancia característica: Z₀₀ = 75 Ω

Rango de frecuencia: 40 ± Atenuación

de 800 MHz: 1,5 dB

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 ° C a + 70 ° C

Temperatura de uso: -5 ° C a + 35 ° C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas: CEI-EN 61169-1 y CEI 61169-2