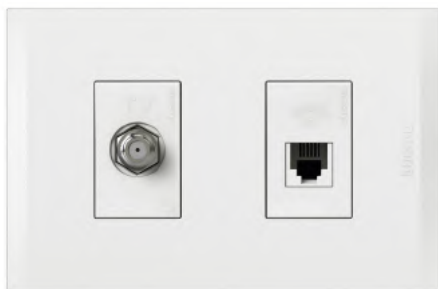


Toma Coaxial TV + Toma Datos CAT6


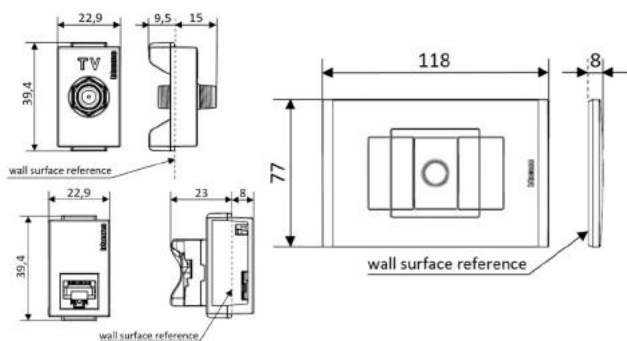
AF2292EB
AF2292EM
AF2292EBCH
AF2292EANG

Tipo

Toma combinado de TV + toma de datos CAT6

Rango

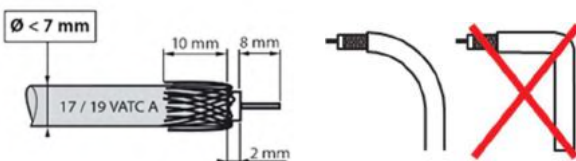
Designación	Artículo
Nobile - Toma coaxial TV + Toma datos CAT6 BLANCO	AF2292EB
Nobile - Toma coaxial TV + Toma datos CAT6 MARFIL	AF2292EM
Nobile - Toma coaxial TV + Toma datos CAT6 CHAMPAGNE	AF2292EBCH
Nobile - Toma coaxial TV + Toma datos CAT6 NEGRO	AF2292EANG

Dimensiones totales [mm]

Conexión

Utilice cable coaxial con impedancia característica 75 Ω

.Longitud de pelado

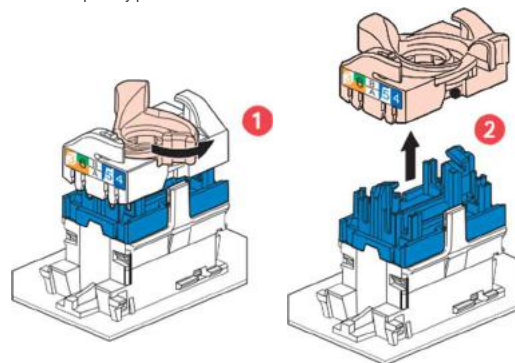
Precauciones de cableado


Actuación

Zo			B1	FM	VHF	UHF	SATIF
Ohm	-----	22/0.6	40-68	87.5-108	120-470	470-862	950-2150
Ω	V/mA	KHz/V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
75	500 mA						1.5 dB

Conexión (continuado)

Los conectores RJ 45 están equipados con una tuerca de bloqueo. No requieren una herramienta especial y pueden volver a conectarse si se comete un error.


Características técnicas
Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP20D

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

Características del material

Cubierta de la llave: ABS libre de halógenos resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

650 ° C / 30 s para otras partes hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Impedancia característica: Z₀₀ = 75 Ω

Rango de frecuencia: 40 ± Atenuación

de 800 MHz: 1,5 dB

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 °

C a + 70 ° C Temperatura de uso: -5 ° C a + 35 ° C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas: CEI-EN 61169-1 y CEI 61169-2